


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 110

Art.-Nr. 7003714

OBO
BETTERMANN

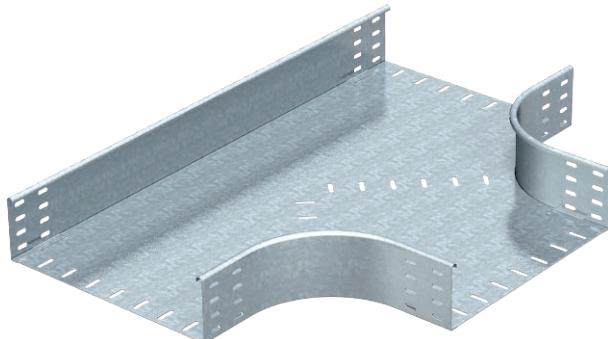

T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7003714
Typ	RT 150 FS
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Dimension	110x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	950,00 kg/100 St.

Technische Daten

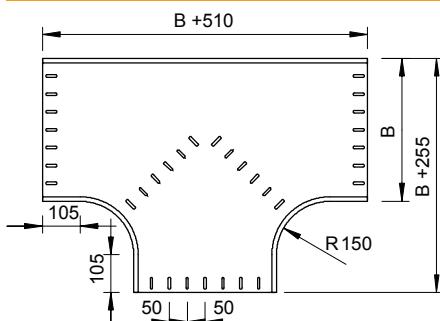

Breite	500,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	500,00 mm
Maß R	150,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	T-Stück horizontal
Abmessung	1010 x 755 x 110 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,50 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>