


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 60

Art.-Nr. 7117116

OBO
BETTERMANN

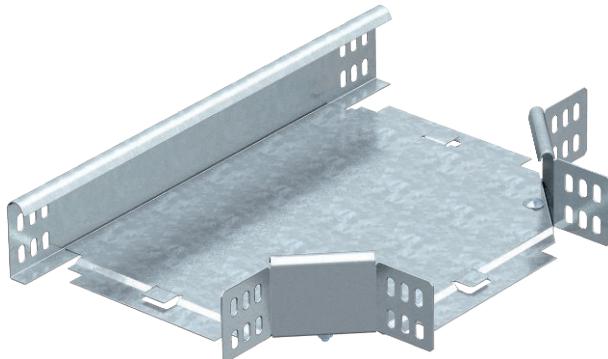

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Alle Seiten sind für die gleiche
Kabelrinnenbreite.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

Stammdaten

Art.-Nr.	7117116
Typ	RT 610 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinde
Dimension	60x100
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	89,90 kg/100 St.

Technische Daten

B + 200	Breite	100,00 mm
	Seitenhöhe	60,00 mm
	Maß B	100,00 mm
	Maß R	50,00 mm
	Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
	Bauform	T-Stück horizontal
	Abmessung	300 x 175 x 60 mm
B + 75	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
	Holmstärke	1,25 mm
	Materialstärke Bodenblech	1,00 mm
	NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
	Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>