


# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück 60

Art.-Nr. 7117306

**OBO**  
BETTERMANN

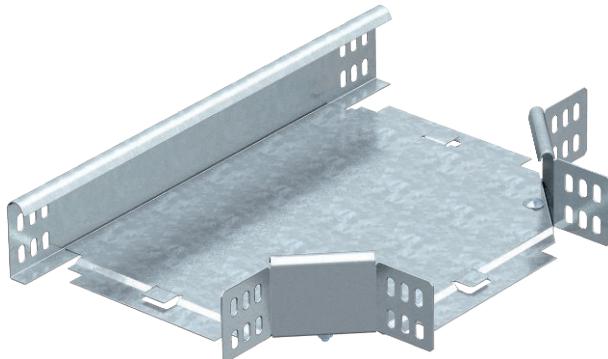

**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Alle Seiten sind für die gleiche  
Kabelrinnenbreite.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

### Stammdaten

Art.-Nr.	7117306
Typ	RT 630 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinde
Dimension	60x300
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	215,90 kg/100 St.

### Technische Daten

B + 200	Breite	300,00 mm
	Seitenhöhe	60,00 mm
	Maß B	300,00 mm
	Maß R	50,00 mm
	Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
	Bauform	T-Stück horizontal
	Abmessung	500 x 375 x 60 mm
B + 75	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
	Holmstärke	1,25 mm
	Materialstärke Bodenblech	1,00 mm
	NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
	Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>