


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 60

Art.-Nr. 7117396

OBO
BETTERMANN

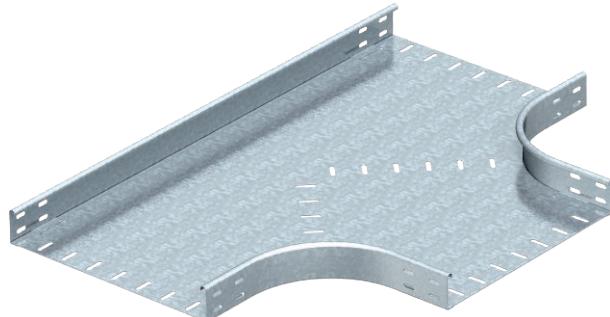

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt


T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Formteil in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm. Alle Seiten sind für die gleiche Kabelrinnenbreite. Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

Stammdaten

Art.-Nr.	7117396
Typ	RT 640 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Dimension	60x400
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	746,00 kg/100 St.

Technische Daten

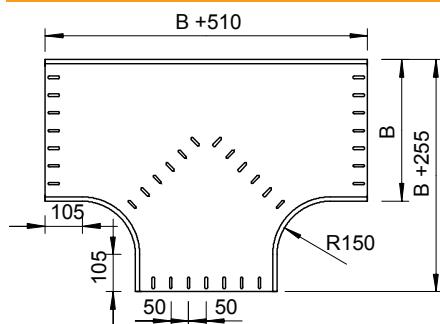

Breite	400,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	400,00 mm
Maß R	150,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	T-Stück horizontal
Abmessung	910 x 655 x 60 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,50 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>