

Technisches Datenblatt

Spannband SBR 8

Art.-Nr. 6490192

OBO
BETTERMANN



Spannband aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffummantelung zur Befestigung von Leitungen auf Kabeltrag-Systemen.

CE

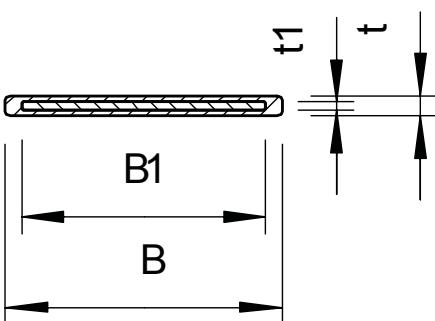
VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Art.-Nr.	6490192
Typ	SBR 8 A2K
Bezeichnung 1	Spannband
Bezeichnung 2	per Rolle: 20 m
Dimension	8x0,3
Farbe	tiefschwarz
RAL-Nummer	9005
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Güte	1,43
Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Oberfläche Kürzel	K
Kleinste VK-Einheit (VG)	40 m
Gewicht	1,70 kg/100 m

Technische Daten

	Maß B	9,30 mm
	Maß B1	8,00 mm
	Maß t	1,00 mm
	Maß t1	0,30 mm
	Abmessung	8,0 x 0,3 mm
	Ausführung	glatt
	Ø Bruchlast	1,16 kN