

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12

Art.-Nr. 6418368

OBO
BETTERMANN



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.


CE

A2	Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6418368
Typ	SKS 12x100 A2
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Dimension	M12x100
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	12,00 kg/100 St.

Technische Daten

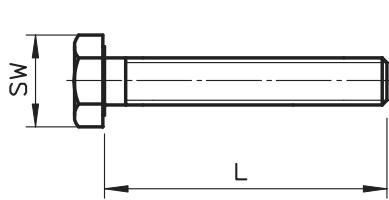

Länge	100,00 mm
Maß d	12,00 mm
Maß L	100,00 mm
SW	19,00 mm
Abmessung	M 12 x 100 mm
Festigkeitsklasse	A2-70
Gewinde	M 12 x 100
Gewinde metrisch	12
Gewindesteigung	1,75 mm
Mit Mutter	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Unterlegscheibe	<input checked="" type="checkbox"/>
Vollgewinde	<input checked="" type="checkbox"/>