

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110

Art.-Nr. 6225958

OBO
BETTERMANN



Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleiterarten mit der Seitenhöhe 110 mm.

Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.


CE

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr. | 6225958 |
| Typ | SLAA 1150 R3 FT |
| Bezeichnung 1 | Anbau Abzweigstück |
| Bezeichnung 2 | für Kabelleiter |
| Dimension | 110x500 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Oberfläche Kürzel | FT |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 617,00 kg/100 St. |

Technische Daten

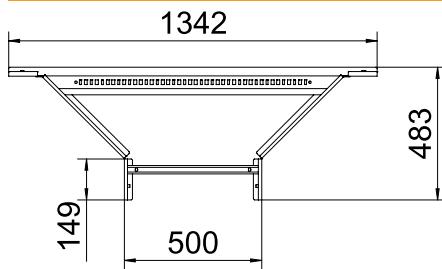

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Breite | 500,00 mm |
| Seitenhöhe | 110,00 mm |
| Maß B | 500,00 mm |
| Maß R | 300,00 mm |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Holmstärke | 2,00 mm |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | <input type="checkbox"/> |
| Weitspann-Ausführung | <input type="checkbox"/> |