

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 110

Art.-Nr. 6225172

**OBO**  
BETTERMANN



Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleiterarten mit der Seitenhöhe 110 mm.

Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.


**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6225172
Typ	SLB 90 1120R3 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	110x200
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	493,10 kg/100 St.

### Technische Daten

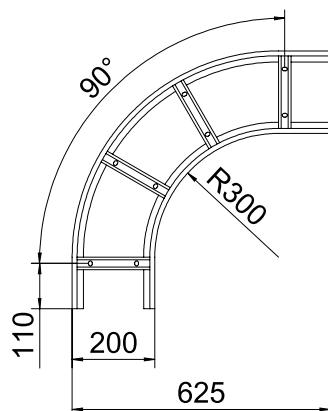

Breite	200,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	200,00 mm
Maß R	300,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	2,00 mm
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>