


Technisches Datenblatt

Konstruktions- und Abhängeprofil SL62

Art.-Nr. 7103635

OBO
BETTERMANN

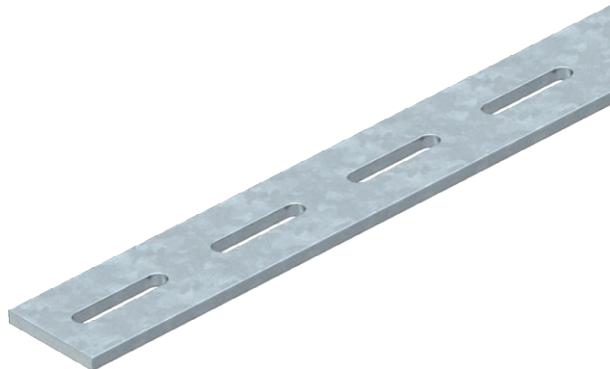

Gelochtes Holuprofil der Schiffsakabellenleiter SL 62 zur Erstellung von Abhänge- und Tragekonstruktionen.

Das Holuprofil ist auf Anfrage auch in Stahl blank lieferbar.





St Stahl

SG schweißgrundiert

Stammdaten

Art.-Nr.	7103635
Typ	SLH 62 3000 SG
Bezeichnung 1	Holuprofil
Bezeichnung 2	gelocht
Dimension	40x5x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	schweißgrundiert
Oberfläche Kürzel	SG
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	133,00 kg/100 m

Technische Daten

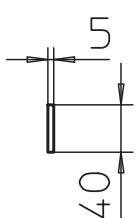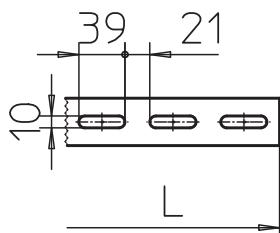

Länge	3.000,00 mm
Abmessung	40x5 mm