

Technisches Datenblatt

Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m

Art.-Nr. 6010632



Steigeleiter mit der Seitenhöhe 60 mm mit eingewinkelten, nach oben offenen C-Profil Sprossen.

Die Befestigung an der Wand erfolgt direkt oder mit dem Wandbügel Typ WB 30/75. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 18 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6010632
Typ	SLL 630 CPS 4 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter mittelschwer
Bezeichnung 2	mit CPS-Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	60x300x6000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	6 m
Gewicht	319,43 kg/100 m

Technische Daten

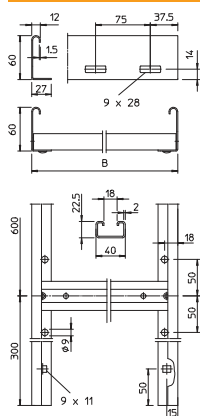

Länge	6.000,00 mm
Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Ausführung der Seitenwand	flaches Profil
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Holmstärke	1,50 mm
Nutzquerschnitt	11.400,00 mm ²
Nutzquerschnitt	114,00 cm ²
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☒
Sprossenabstand	600,00 mm