

Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Art.-Nr. 6013465



Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.

Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6013465
Typ	SLS 80 C40 10 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter Industrie
Bezeichnung 2	mit C 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	1000x6000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	6 m
Gewicht	1.498,17 kg/100 m

Technische Daten

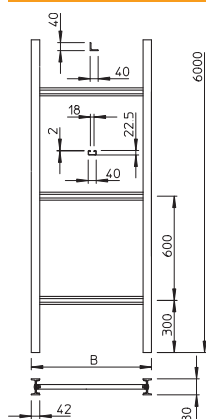

Länge	6.000,00 mm
Breite	1.000,00 mm
Seitenhöhe	80,00 mm
Maß B	1.000,00 mm
Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☒
Sprossenabstand	600,00 mm