

Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Art.-Nr. 6013422

OBO
BETTERMANN



Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.

Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6013422
Typ	SLS 80 C40 6 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter Industrie
Bezeichnung 2	mit C 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	600x6000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	6 m
Gewicht	1.387,67 kg/100 m

Technische Daten

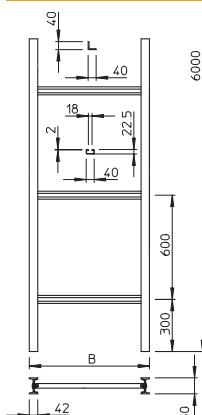

Länge	6.000,00 mm
Breite	600,00 mm
Seitenhöhe	80,00 mm
Maß B	600,00 mm
Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprossenabstand	600,00 mm