

Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Art.-Nr. 6013864

OBO
BETTERMANN



Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.

Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056W.


CE H
IS8

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6013864
Typ	SLS 80 W40 6 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter Industrie
Bezeichnung 2	mit W 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	600x6000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	6 m
Gewicht	1.454,00 kg/100 m

Technische Daten

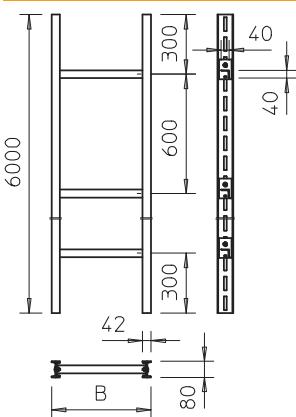

Länge	6.000,00 mm
Breite	600,00 mm
Seitenhöhe	80,00 mm
Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprossenabstand	600,00 mm