

# Technisches Datenblatt

## Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Art.-Nr. 6013880

**OBO**  
BETTERMANN



Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.

Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.  
Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056W.


CE H  
IS8

**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6013880
Typ	SLS 80 W40 8 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter Industrie
Bezeichnung 2	mit W 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	800x6000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	6 m
Gewicht	1.536,67 kg/100 m

### Technische Daten

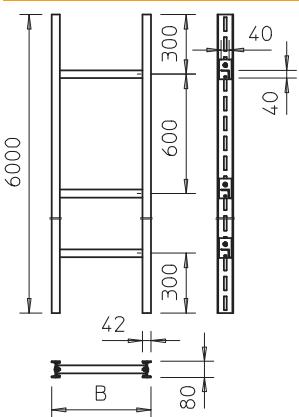

Länge	6.000,00 mm
Breite	800,00 mm
Seitenhöhe	80,00 mm
Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprossenabstand	600,00 mm