


Technisches Datenblatt

T-Stück 110

Art.-Nr. 6225354

OBO
BETTERMANN

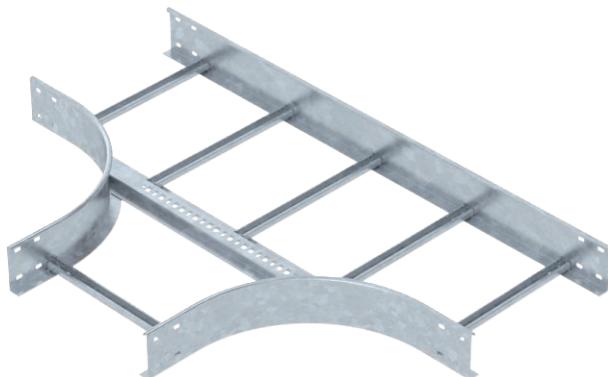


St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6225354
Typ	SLT 1140 R3 FT
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	110x400
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.099,20 kg/100 St.

Technische Daten

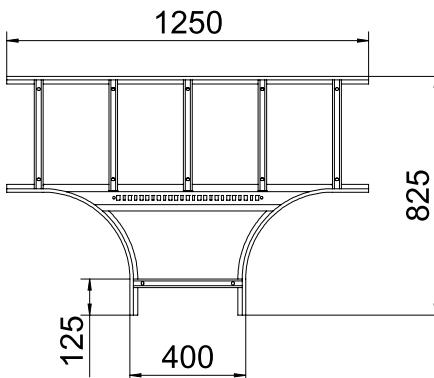

Breite	400,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	400,00 mm
Maß R	300,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Bauform	Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	2,00 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>