

Technisches Datenblatt

Verbinder 40

Art.-Nr. 7103548

OBO
BETTERMANN



Längsverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern Typ SL 62 und Formteilen mit 40 mm Seitenhöhe.

CE

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

 

Produkzusatztext Hinweis

Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sichergestellt.

Stammdaten

Art.-Nr.	7103548
Typ	SLV 62 FT
Bezeichnung 1	Längsverbinder mit Schrauben
Bezeichnung 2	für Kabelleiter SL 62
Dimension	210x62
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	10,00 Stück
Gewicht	20,90 kg/100 St.

Technische Daten

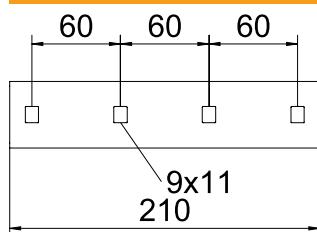

Länge	210,00 mm
Seitenhöhe	40,00 mm
Abmessung	210x45 mm
Ausführung	Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>