


Technisches Datenblatt

90°-Bogen mit Z-Sprosse, 40

Art.-Nr. 7099066

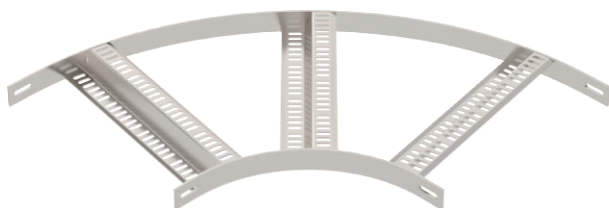

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.


Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

VA	Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	7099066
Typ	SLZB 90 400 A4
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Z-Sprosse
Dimension	B410mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	450,20 kg/100 St.

Technische Daten

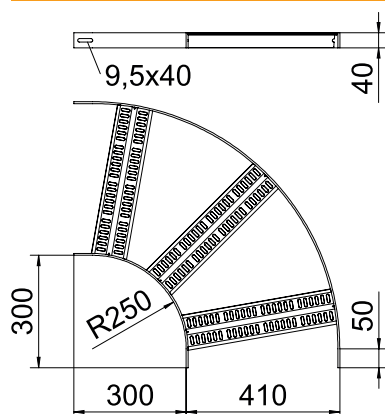

Breite	400,00 mm
Seitenhöhe	40,00 mm
Maß R	250,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Holmstärke	5,00 mm
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	☒
Scharnierend	☐
Seitenlochung	☐
Weitspann-Ausführung	☐