


Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder SSV

Art.-Nr. 6066054

OBO
BETTERMANN

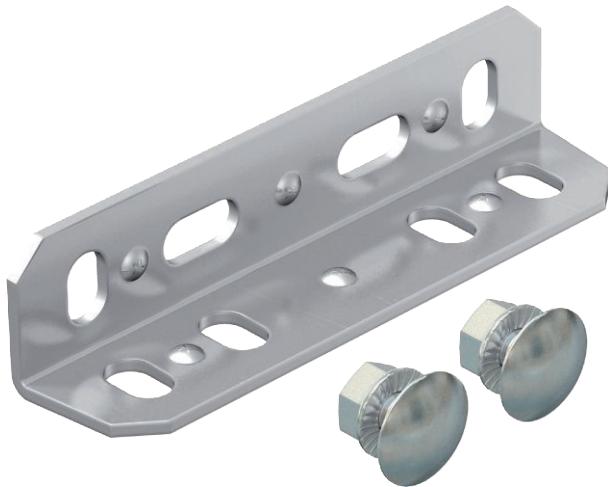

Stoßstellenverbinder zur horizontalen Verbindung von BKK-Grundprofilen.



VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr. 6066054

Typ SSV A2

Bezeichnung 1 Stoßstellenverbinder

Bezeichnung 2 für BKK-System

Dimension 100x23

Werkstoff Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301

Werkstoff Kürzel

A2

Oberfläche blank, nachbehandelt

Oberfläche Kürzel



2B

Kleinste VK-Einheit (VG)

25 Stück

Gewicht 9,80 kg/100 St.

Technische Daten

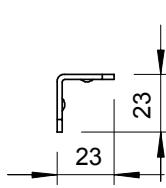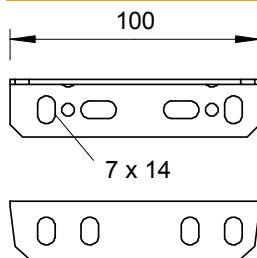

Abmessung 23 x 23 x 100 mm

Ausführung Stoßstellenleiste

Blechstärke 2,00 mm

Geeignet für Kabelrinne

Geeignet für Gitterrinne

Geeignet für Kabelleiter

Gelenkverbinder horizontal

Gelenkverbinder vertikal

Rostfreier Stahl, gebeizt

Verbindungsart Schraubverbinder