


# Technisches Datenblatt

## Stoßstellenverbinder SSV

Art.-Nr. 6066046

**OBO**  
BETTERMANN

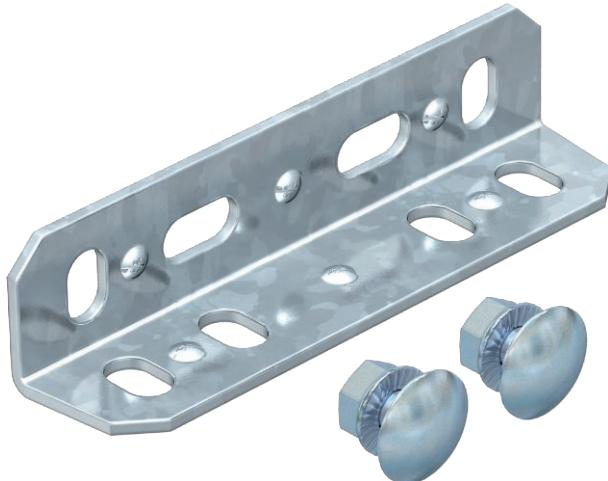

Stoßstellenverbinder zur horizontalen Verbindung von BKK-Grundprofilen.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.





**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6066046
Typ	SSV FT
Bezeichnung 1	Stoßstellenverbinder
Bezeichnung 2	für BKK-System
Dimension	100x23
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	8,70 kg/100 St.

### Technische Daten

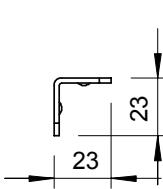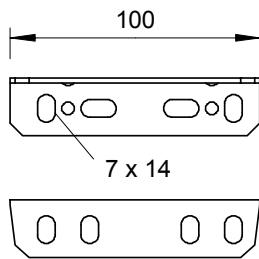

Abmessung	23 x 23 x 100 mm
Ausführung	Stoßstellenleiste
Blechstärke	2,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder