

Technisches Datenblatt

TP-Profil

Art.-Nr. 6366093

OBO
BETTERMANN



TP-Profil mit Klemmhaken zur schraubenlosen Montage von Gitterrinnen.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6366093
Typ	TPSG 3000 FT
Bezeichnung 1	TP-Profil
Bezeichnung 2	für Gitterrinne, mit Klemmhaken
Dimension	3000mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	461,00 kg/100 St.

Technische Daten

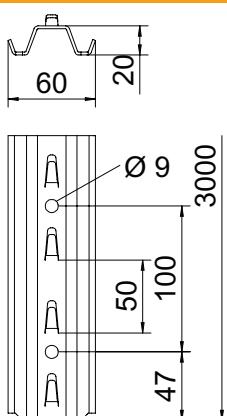

Länge	3.000,00 mm
Breite	60,00 mm
Höhe	20,00 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Abmessung	20 x 3000 mm
Art der Lochung	ohne
Ausführung	Einfachprofil
Blechstärke	2,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Mit Zahnung	<input type="checkbox"/>
Profilform	flaches Profil