

Technisches Datenblatt

Trennsteg 110

Art.-Nr. 6062255

OBO
BETTERMANN



Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.





VA	Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6062255
Typ	TSG 110 A2
Bezeichnung 1	Trennsteg
Bezeichnung 2	für Kabeltragsysteme
Dimension	110x2995
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	85,08 kg/100 m

Technische Daten

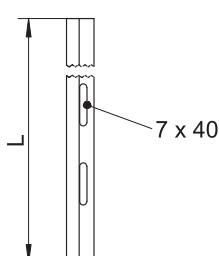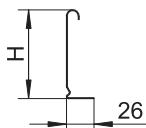

Länge	3.000,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß H	110,00 mm
Maß L	3.000,00 mm
Blechstärke	0,75 mm
Befestigungsart	schraubar
Befestigungslochung (ETIM)	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>