

# Technisches Datenblatt

## Trennsteg 30

Art.-Nr. 6062050

**OBO**  
BETTERMANN



Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.





<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6062050
Typ	TSG 30 FS
Bezeichnung 1	Trennsteg
Bezeichnung 2	für Kabeltragsysteme
Dimension	30x2995
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	38,00 kg/100 m

### Technische Daten

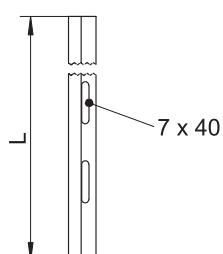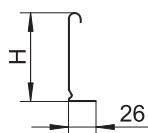

Länge	3.000,00 mm
Seitenhöhe	30,00 mm
Maß H	30,00 mm
Maß L	3.000,00 mm
Blechstärke	0,75 mm
Befestigungsart	schraubbar
Befestigungslochung (ETIM)	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>