

Technisches Datenblatt

Trennsteg 45

Art.-Nr. 6062025



Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.




VA	Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6062025
Typ	TSG 45 A2
Bezeichnung 1	Trennsteg
Bezeichnung 2	für Kabeltragsysteme
Dimension	45x2995
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	46,81 kg/100 m

Technische Daten

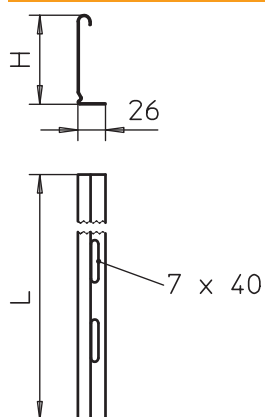

Länge	3.000,00 mm
Seitenhöhe	45,00 mm
Maß H	45,00 mm
Maß L	3.000,00 mm
Ausführung	L-Profil
Blechstärke	0,75 mm
Befestigungsart	schraubbar
Befestigungslochung (ETIM)	☐
Geeignet für Gitterrinne	☒
Geeignet für Kabelleiter	☒
Geeignet für Kabelrinne	☒
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐