


# Technisches Datenblatt

## Trennsteg 60

Art.-Nr. 6062327

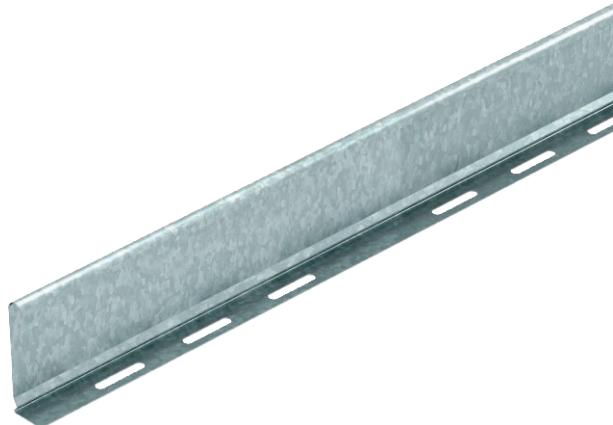

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.




- St** Stahl  
**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

Art.-Nr.	6062327
Typ	TSG 60 DD
Bezeichnung 1	Trennsteg
Bezeichnung 2	für Kabeltragsysteme
Dimension	60x2995
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	DD
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	55,70 kg/100 m

### Technische Daten

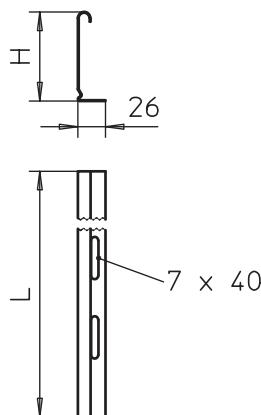

Länge	3.000,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß H	60,00 mm
Maß L	3.000,00 mm
Ausführung	L-Profil
Blechstärke	0,75 mm
Befestigungsart	schraubar
Befestigungslochung (ETIM)	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>