

# Technisches Datenblatt

## US 3-Stiel

Art.-Nr. 6342463

**OBO**  
BETTERMANN



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.




**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4301

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6342463
Typ	US 3 150 A2
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Dimension	50x30x1500
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	198,00 kg/100 St.

### Technische Daten

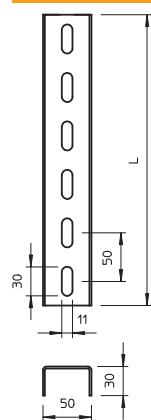

Länge	1.500,00 mm
Abmessung	30 x 50 x 2,0 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Materialstärke	2,00 mm
Mit Zahnung	<input type="checkbox"/>
Profilform	U-Profil
Statischer Wert A	
Statischer Wert ly	
Statischer Wert lz	
Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	