

# Technisches Datenblatt

## US 3-Stiel

Art.-Nr. 6342338

**OBO**  
BETTERMANN



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestieles empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.


CE

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6342338
Typ	US 3 200 FS
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Dimension	50x30x2000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	266,00 kg/100 St.

### Technische Daten

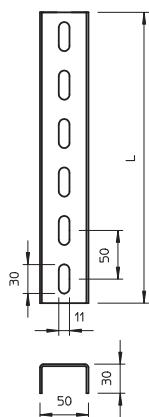

Länge	2.000,00 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	50,00 mm
Maß L	2.000,00 mm
Abmessung	30 x 50 x 2,0 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Lochbreite	11,00 mm
Materialstärke	2,00 mm
Mit Zahnung	<input type="checkbox"/>
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	30,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert ly	
Statischer Wert lz	
Statischer Wert Wy	

# Technisches Datenblatt

US 3-Stiel

Art.-Nr. 6342338



## Technische Daten

Statischer Wert Wz