

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel

Art.-Nr. 6342455



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6342455
Typ	US 3 30 A2
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Dimension	50x30x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	42,20 kg/100 St.

Technische Daten

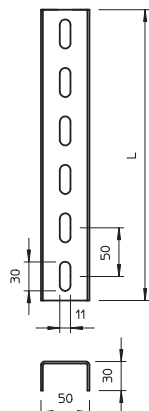

Länge	300,00 mm
Abmessung	30 x 50 x 2,0 mm
Abbrechbar	☐
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Materialstärke	2,00 mm
Mit Zahnung	☐
Profilform	U-Profil
Statischer Wert A	
Statischer Wert I _y	
Statischer Wert I _z	
Statischer Wert W _y	
Statischer Wert W _z	