

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel

Art.-Nr. 6342450

OBO
BETTERMANN



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestieles empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.




St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6342450
Typ	US 3 600 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Dimension	50x30x6000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	834,00 kg/100 St.

Technische Daten

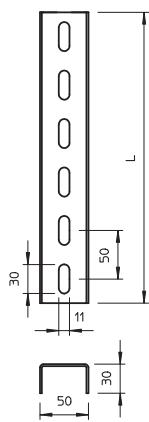

Länge	6.000,00 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	50,00 mm
Maß L	6.000,00 mm
Abmessung	30 x 50 x 2,5 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Materialstärke	2,00 mm
Mit Zahnung	<input type="checkbox"/>
Profilform	U-Profil
Statischer Wert A	
Statischer Wert ly	
Statischer Wert lz	
Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	