

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel

Art.-Nr. 6340253

OBO
BETTERMANN



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



 

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr. | 6340253 |
| Typ | US 7 170 FT |
| Bezeichnung 1 | U-Stiel |
| Bezeichnung 2 | 3-seitig gelocht |
| Dimension | 70x50x1700 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Oberfläche Kürzel | FT |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 686,00 kg/100 St. |

Technische Daten

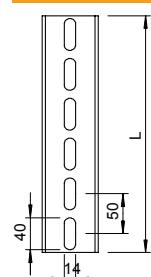

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Länge | 1.700,00 mm |
| Breite | 70,00 mm |
| Höhe | 50,00 mm |
| Maß L | 1.700,00 mm |
| Abmessung | 70 x 50 x 4 mm |
| Abbrechbar | <input type="checkbox"/> |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| EPD-Artikel | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lochbreite | 14,00 mm |
| Materialstärke | 4,00 mm |
| Mit Zahnung | <input type="checkbox"/> |
| Profilform | U-Profil |
| Schlitzweite | 62,00 mm |
| Statischer Wert A | |
| Statischer Wert ly | |
| Statischer Wert lz | |

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel

Art.-Nr. 6340253

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

| Statischer Wert Wy | |
|--------------------|--|
| Statischer Wert Wz | |