

# Technisches Datenblatt

## US 7-Stiel

Art.-Nr. 6340393

**OBO**  
BETTERMANN



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.




**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                 | 6340393             |
| Typ                      | US 7 400 FT         |
| Bezeichnung 1            | U-Stiel             |
| Bezeichnung 2            | 3-seitig gelocht    |
| Dimension                | 70x50x4000          |
| Werkstoff                | Stahl               |
| Werkstoff Kürzel         | St                  |
| Oberfläche               | tauchfeuerverzinkt  |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN ISO 1461     |
| Oberfläche Kürzel        | FT                  |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück             |
| Gewicht                  | 1.660,00 kg/100 St. |

### Technische Daten

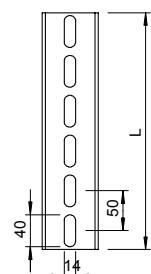

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Länge                        | 4.000,00 mm              |
| Breite                       | 70,00 mm                 |
| Höhe                         | 50,00 mm                 |
| Maß L                        | 4.000,00 mm              |
| Abmessung                    | 70 x 50 x 4 mm           |
| Abbrechbar                   | <input type="checkbox"/> |
| Ausführung                   | Einfachprofil            |
| Art der Lochung              | 3 Seiten gelocht         |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Lochbreite                   | 14,00 mm                 |
| Materialstärke               | 4,00 mm                  |
| Mit Zahnung                  | <input type="checkbox"/> |
| Profilform                   | U-Profil                 |
| Schlitzweite                 | 62,00 mm                 |
| Statischer Wert A            |                          |
| Statischer Wert ly           |                          |
| Statischer Wert lz           |                          |
| Statischer Wert Wy           |                          |

# Technisches Datenblatt

## US 7-Stiel

Art.-Nr. 6340393



### Technische Daten

Statischer Wert Wz