

# Technisches Datenblatt

## US 7-Stiel

Art.-Nr. 6341995

**OBO**  
BETTERMANN



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestieles empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



 

**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4571

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6341995
Typ	US 7 600 A4
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Dimension	70x50x6000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	2.433,00 kg/100 St.

### Technische Daten

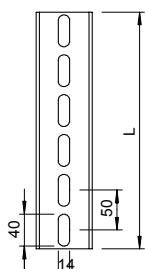

Länge	6.000,00 mm
Breite	70,00 mm
Höhe	50,00 mm
Abmessung	70 x 50 x 4 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Lochbreite	14,00 mm
Materialstärke	4,00 mm
Mit Zahnung	<input type="checkbox"/>
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	40,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert ly	
Statischer Wert lz	
Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	