


# Technisches Datenblatt

## Längs- und Winkelverbinder 50

Art.-Nr. 6066569

**OBO**  
BETTERMANN

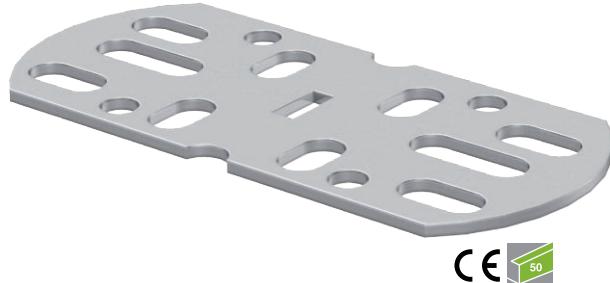

Längs- und Winkelverbinder zur Verbindung von AZ-Kleinkanälen.

Mit 2 Längs- und Winkelverbinder kann zusätzlich ein Gelenkverbinder hergestellt werden.  
Lieferumfang inklusive Schrauben und Muttern.


**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4301

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6066569
Typ	VF AZK A2
Bezeichnung 1	Längs- und Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für AZ-Kanal
Dimension	45x100
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	7,75 kg/100 St.

### Technische Daten

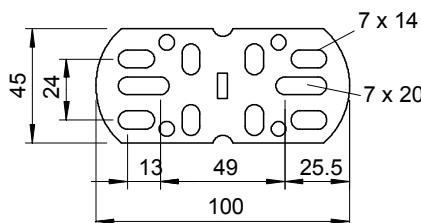

Breite	100,00 mm
Höhe	45,00 mm
Seitenhöhe	50,00 mm
Abmessung	100 x 45 mm
Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Blechstärke	1,50 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder