

Technisches Datenblatt

U-Stielverbinder VUS 7

Art.-Nr. 6018378



U-Stielverbinder zur Verbindung von US 7-Stielen.




St Stahl
FT tauchfeuverzinkt

Produktzusatztext Hinweis Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

Stammdaten

Art.-Nr.	6018378
Typ	VUS 7 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel-Verbinder
Bezeichnung 2	inklusive Flachrundschrauben
Dimension	190x61
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste Verkaufseinheit	10,00 Stück
Gewicht	113,40 kg/100 St.

Technische Daten

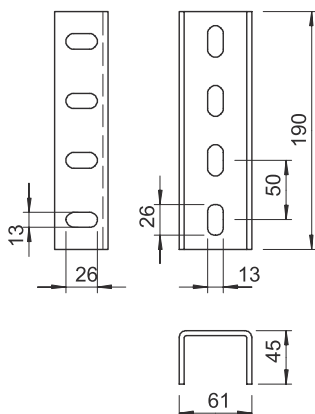

Länge	190,00 mm
Breite	61,00 mm
Höhe	45,00 mm
Abmessung BxH	61 x 45 mm
Abmessung	45 x 61 x 190 mm
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Innenverbinder
Bohrlochabstand mittig	50,00 mm
Geeignet für	U-Profil
Lochgröße	13 x 26 mm
Materialstärke	4,00 mm
Mit Schraubenzubehör	<input checked="" type="checkbox"/>
Profilform	U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>