


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel

Art.-Nr. 6227360

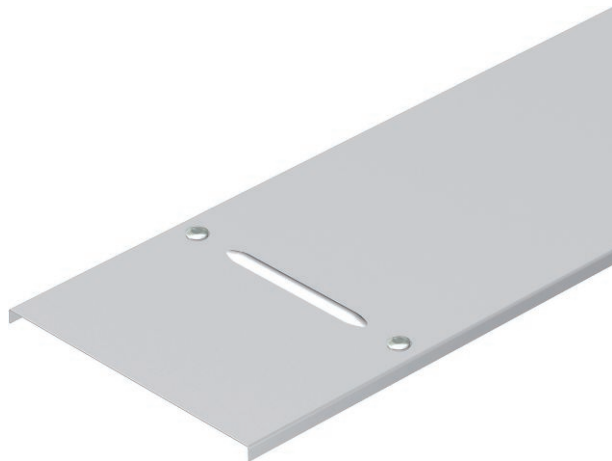

Deckel für Weitspannrinnen- und Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.




A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Produktzusatztext Hinweis	Quersicke ab 500 mm Breite.
Produktzusatztext 1	Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.

Stammdaten

Art.-Nr.	6227360
Typ	WDRL 1116 20 A2
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	Weitspann-System 110 und 160
Hersteller	OBO
Dimension	200x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A2
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste Verkaufseinheit	3,00 m
Gewicht	186,67 kg/100 m

Technische Daten

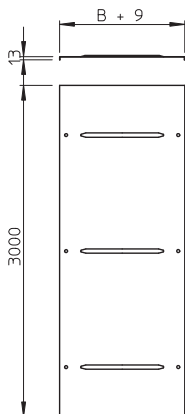

Länge	3.000,00 mm
Breite	200,00 mm
Seitenhöhe	13,00 mm
Maß B	200,00 mm
Maß H	15,00 mm
Maß L	3.000,00 mm
Anzahl Drehriegel	6,00 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Blechstärke	1,50 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>