


# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel

Art.-Nr. 6227366

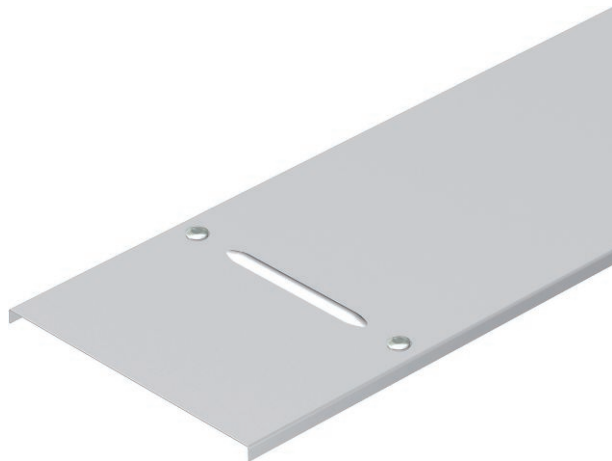

Deckel für Weitspannrinnen- und Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.




<b>A2</b>	Edelstahl, rostfrei
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

Produktzusatztext Hinweis	Quersicke ab 500 mm Breite.
Produktzusatztext 1	Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.

### Stammdaten

Art.-Nr.	6227366
Typ	WDRL 1116 50 A2
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	Weitspann-System 110 und 160
Hersteller	OBO
Dimension	500x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A2
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste Verkaufseinheit	3,00 m
Gewicht	629,67 kg/100 m

### Technische Daten

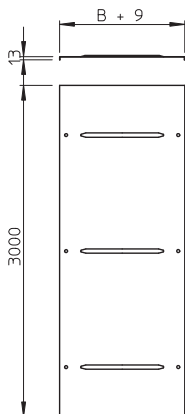

Länge	3.000,00 mm
Breite	500,00 mm
Seitenhöhe	13,00 mm
Maß B	500,00 mm
Maß H	15,00 mm
Maß L	3.000,00 mm
Anzahl Drehriegel	6,00 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Blechstärke	1,50 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>