


# Technisches Datenblatt

## Winkelverbinder 60

Art.-Nr. 6042910

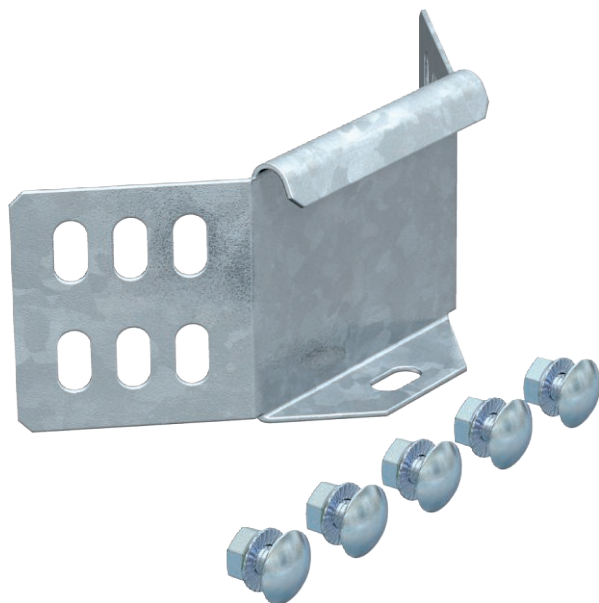

Winkelverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6042910
Typ	WKV 60 FT
Bezeichnung 1	Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	15,80 kg/100 St.

### Technische Daten

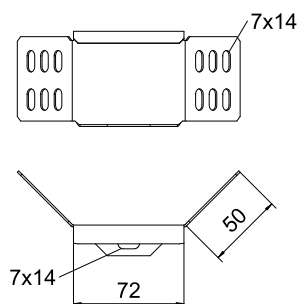

Länge	72,00 mm
Breite	50,00 mm
Höhe	62,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Seitenhöhe	2,00 in
Ausführung	Winkelverbinder
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder