


# Technisches Datenblatt

## 90°-Vertikalbogen, steigend 160

Art.-Nr. 6230431

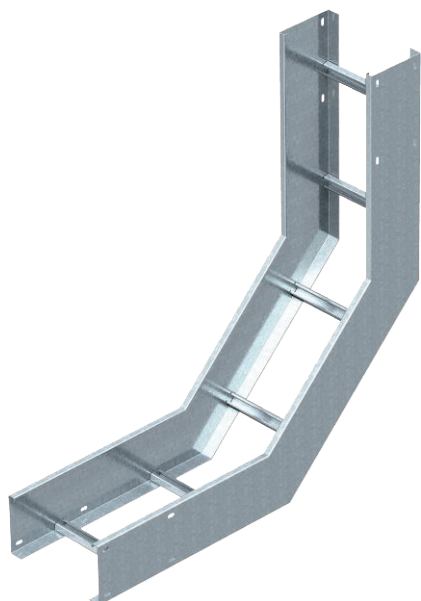

Bogen 90°, vertikal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 6230431                      |
| Typ                      | WLBS 90 163 FT               |
| Bezeichnung 1            | Bogen 90° steigend           |
| Bezeichnung 2            | für Weitspannkabelleiter 160 |
| Dimension                | 160x300                      |
| Werkstoff                | Stahl                        |
| Werkstoff Kürzel         | St                           |
| Oberfläche               | tauchfeuerverzinkt           |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN ISO 1461              |
| Oberfläche Kürzel        | FT                           |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück                      |
| Gewicht                  | 1.335,00 kg/100 St.          |

### Technische Daten
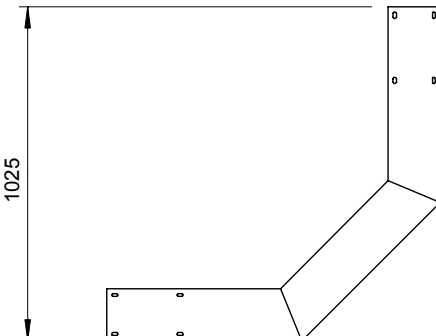
|                                                                                     |                              |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Breite                       | 300,00 mm                           |
|                                                                                     | Seitenhöhe                   | 160,00 mm                           |
|                                                                                     | Maß B                        | 300,00 mm                           |
|                                                                                     | Abbiegung (Winkel)           | 90°                                 |
|                                                                                     | Ausführung der Sprossen      | Profil ungelocht                    |
|                                                                                     | Ausführung des Seitenholms   | flaches Profil                      |
|                                                                                     | Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                     | Holmstärke                   | 2,00 mm                             |
|                                                                                     | Richtungsänderung            | vertikal steigend                   |
|                                                                                     | Rostfreier Stahl, gebeizt    | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                     | Seitenlochung                | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                     | Weitspann-Ausführung         | <input checked="" type="checkbox"/> |