

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 110

Art.-Nr. 6312556



VA Edelstahl, rostfrei 1.4571

2B blank, nachbehandelt


Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

Stammdaten

Art.-Nr.	6312556
Typ	WLB 90 115 A4
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 110
Dimension	110x500
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.151,30 kg/100 St.

Technische Daten

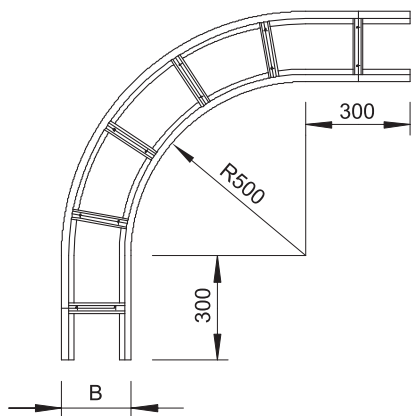

Breite	500,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	500,00 mm
Maß R	500,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Holmstärke	2,00 mm
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☐
Weitspann-Ausführung	☒