

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 200

Art.-Nr. 6233422



St Stahl

FT tauchfeuverzinkt


Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleiter mit der Seitenhöhe 200 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

Stammdaten

Art.-Nr.	6233422
Typ	WLB 90 2020 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 200
Dimension	200x200
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.881,00 kg/100 St.

Technische Daten

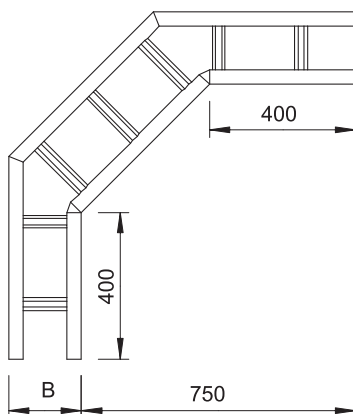

Breite	200,00 mm
Seitenhöhe	200,00 mm
Maß B	200,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Holmstärke	2,50 mm
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☐
Weitspann-Ausführung	☒