

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 200

Art.-Nr. 6233449

**OBO**  
BETTERMANN



Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.


**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 6233449                      |
| Typ                      | WLB 90 2040 FT               |
| Bezeichnung 1            | Bogen 90°                    |
| Bezeichnung 2            | für Weitspannkabelleiter 200 |
| Dimension                | 200x400                      |
| Werkstoff                | Stahl                        |
| Werkstoff Kürzel         | St                           |
| Oberfläche               | tauchfeuerverzinkt           |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN ISO 1461              |
| Oberfläche Kürzel        | FT                           |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück                      |
| Gewicht                  | 2.241,00 kg/100 St.          |

### Technische Daten

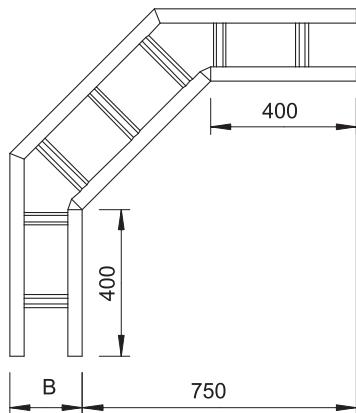

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Breite                       | 400,00 mm                           |
| Seitenhöhe                   | 200,00 mm                           |
| Maß B                        | 400,00 mm                           |
| Abbiegung (Winkel)           | 90°                                 |
| Ausführung der Sprossen      | Profil ungelocht                    |
| Ausführung des Seitenholms   | flaches Profil                      |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/>            |
| Holmstärke                   | 2,50 mm                             |
| Richtungsänderung            | horizontal                          |
| Rostfreier Stahl, gebeizt    | <input type="checkbox"/>            |
| Seitenlochung                | <input type="checkbox"/>            |
| Weitspann-Ausführung         | <input checked="" type="checkbox"/> |