

Technisches Datenblatt

Kreuzung 110

Art.-Nr. 6312969

OBO
BETTERMANN



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt


Kreuzung, horizontal, für alle Weitspannkabellleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

Stammdaten

Art.-Nr.	6312969
Typ	WLK 1150 FT
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	für Weitspannkabellleiter 110
Dimension	110x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	3.154,60 kg/100 St.

Technische Daten

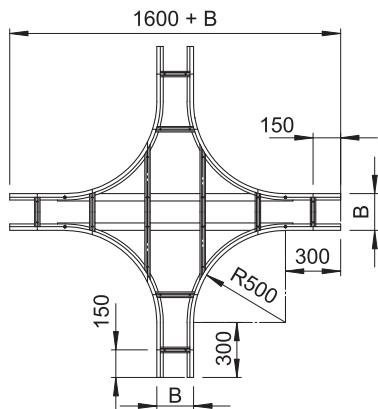

Breite	500,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	500,00 mm
Maß R	500,00 mm
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Holmstärke	2,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input checked="" type="checkbox"/>