

Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 110

Art.-Nr. 6312815

OBO
BETTERMANN



T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.


VA Edelstahl, rostfrei 1.4571

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6312815
Typ	WLT 1120 A4
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 110
Dimension	110x200
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.750,00 kg/100 St.

Technische Daten

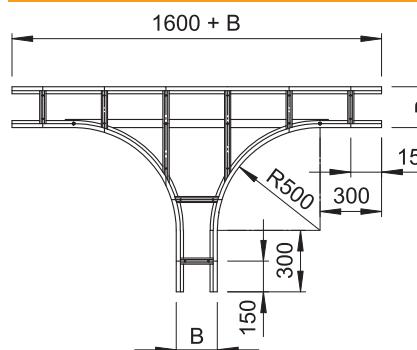

Breite	200,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	200,00 mm
Maß R	500,00 mm
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Bauform	Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	2,00 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input checked="" type="checkbox"/>