


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 110

Art.-Nr. 6312817

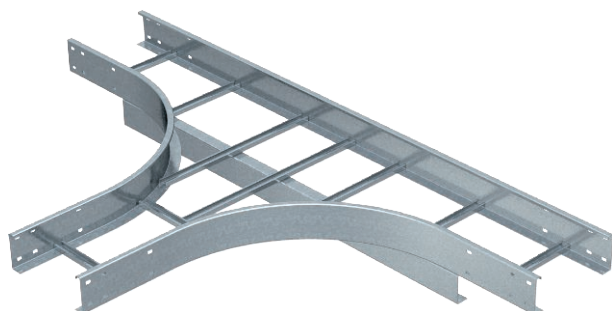

VA	Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B	blank, nachbehandelt


T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstüztungen vorgesehen werden.

Stammdaten

Art.-Nr.	6312817
Typ	WLT 1130 A4
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 110
Dimension	110x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.870,00 kg/100 St.

Technische Daten

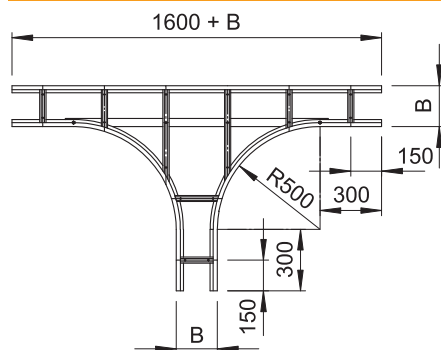

Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	300,00 mm
Maß R	500,00 mm
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Bauform	Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Holmstärke	2,00 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Weitspann-Ausführung	☒