


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 110

Art.-Nr. 6312819

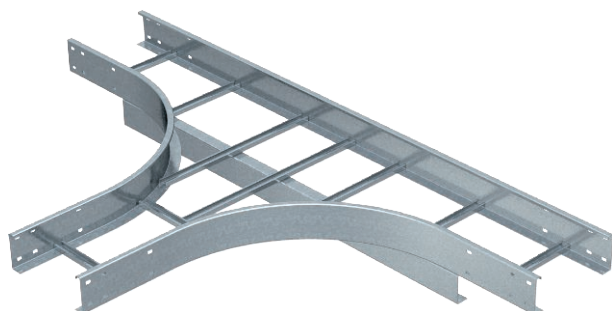

VA Edelstahl, rostfrei 1.4571

2B blank, nachbehandelt


T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

Stammdaten

Art.-Nr.	6312819
Typ	WLT 1140 A4
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 110
Dimension	110x400
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.990,00 kg/100 St.

Technische Daten

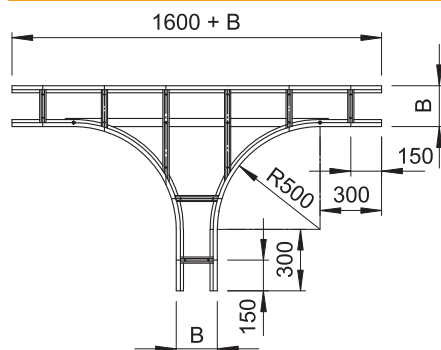

Breite	400,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	400,00 mm
Maß R	500,00 mm
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Bauform	Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Holmstärke	2,00 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Weitspann-Ausführung	☒