


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 200

Art.-Nr. 6233635

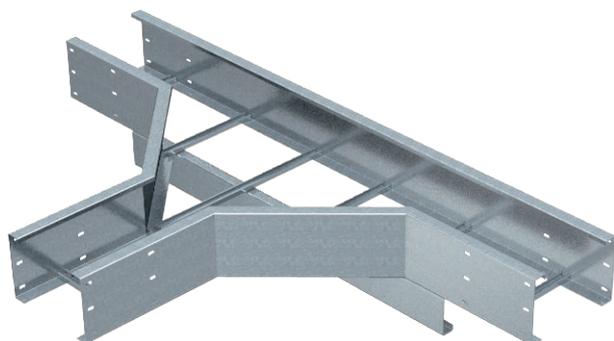

T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Art.-Nr. | 6233635 |
| Typ | WLT 2030 FT |
| Bezeichnung 1 | T-Abzweigstück |
| Bezeichnung 2 | für Weitspannkabelleiter 200 |
| Dimension | 200x300 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Oberfläche Kürzel | FT |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 3.580,00 kg/100 St. |

Technische Daten

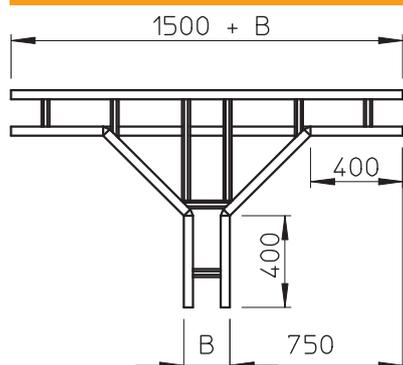

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Breite | 300,00 mm |
| Seitenhöhe | 200,00 mm |
| Maß B | 300,00 mm |
| Maß R | 500,00 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Holmstärke | 2,50 mm |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | <input type="checkbox"/> |
| Weitspann-Ausführung | <input checked="" type="checkbox"/> |