

Technisches Datenblatt

Winkelprofil WP40/65

Art.-Nr. 6373070

OBO
BETTERMANN



Gelochtes Winkelprofil zur Herstellung von Sondertragkonstruktionen.

Mit dem Winkelprofil können beispielsweise Pendelabhängungen hergestellt werden.

 

CE

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6373070
Typ	WP 40 65 5000 FT
Bezeichnung 1	Winkelprofil
Bezeichnung 2	gelocht
Dimension	40x65x5000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 m
Gewicht	250,00 kg/100 m

Technische Daten

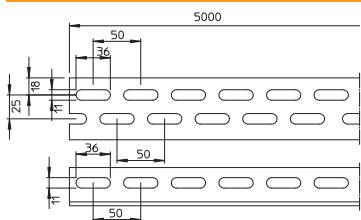

Länge	5.000,00 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Abmessung	40x65 mm
Art der Lochung	2 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Blechstärke	4,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Mit Zahnung	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
Profilform	L-Profil
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>