

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110

Art.-Nr. 6098449

OBO
BETTERMANN



Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.


Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6098449
Typ	WRAA 130 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelrinne 110
Dimension	110x300
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.680,00 kg/100 St.

Technische Daten

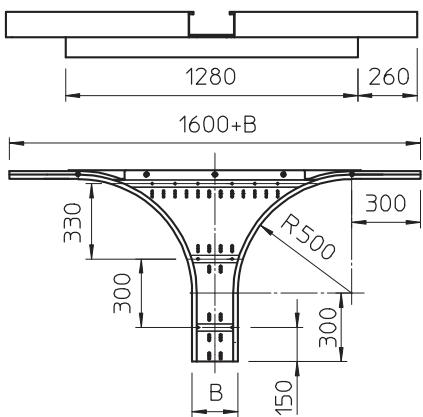

Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	300,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Blechstärke	2,00 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input checked="" type="checkbox"/>