


Technisches Datenblatt

45° Winkelverbinder, horizontal, Innenholm

Art.-Nr. 6227902

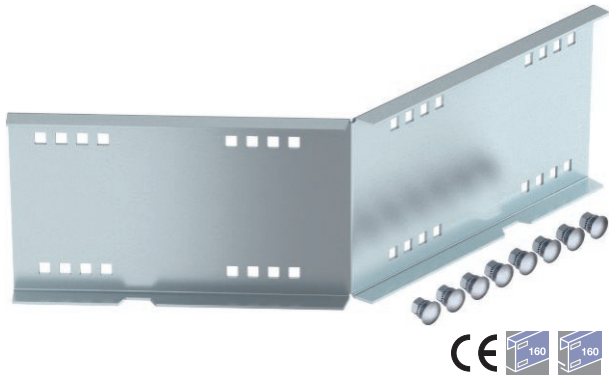

Winkelverbinder 45°, horizontal, für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Produktzusatztext Hinweis | Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.

Stammdaten

Art.-Nr.	6227902
Typ	WRWV 160 I FS
Bezeichnung 1	Winkelverbinder 45° innen
Bezeichnung 2	für Weitspann-System 160
Dimension	160x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	234,00 kg/100 St.

Technische Daten

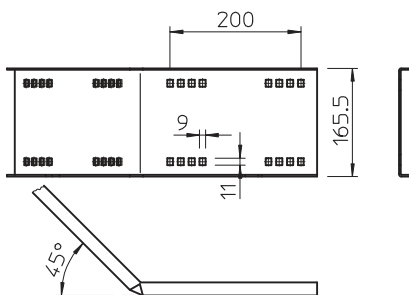

Höhe	160,00 mm
Seitenhöhe	160,00 mm
Ausführung	Winkelverbinder
Blechstärke	2,50 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder