

Technisches Datenblatt

Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 80 mm

Art.-Nr. 6026982

OBO
BETTERMANN



Trennwand zur Unterteilung der WDK- Kanäle der Kanalhöhe 80 mm zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6026982
Typ	2371 80
Bezeichnung 1	Trennwand
Dimension	80x2000mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	33,00 kg/100 m

Technische Daten

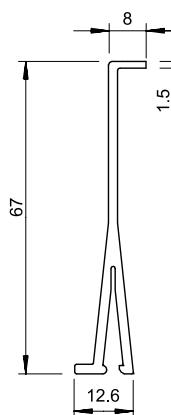

Länge	2.000,00 mm
Breite	12,60 mm
Höhe	67,00 mm
Kanalhöhe	80,00 mm
Ausführung	Einzel
Befestigungsart	steckbar
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>