

# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A70170  
Art.-Nr. 6279410

**OBO**  
BETTERMANN



Außeneck zur direkten Wandmontage geeignet.

Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.




**Alu** Aluminium

## Stammdaten

Art.-Nr.	6279410
Typ	GA-AA70170RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	asymmetrisch
Dimension	70x170mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	202,20 kg/100 St.

## Technische Daten

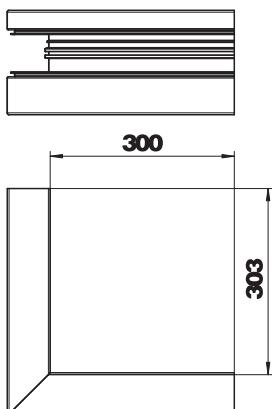

Länge	300,00 mm
Breite	170,00 mm
Höhe	70,00 mm
Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanal-Abmessung	70 x 170 mm
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
Oberteilbreite	80 mm
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °